
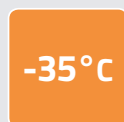


GATU – OCH TEKNIKSÅP

- Underhålls- och halogenfria skåp i glasfiberförstärkt polyester
- Extremt slag- och väderbeständiga

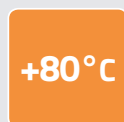

Fibox korrosionsfria Gatu – och Teknikskåp till krävande och tuffa miljöer

- Lätt att installera tack vare avtagbar front
- Flera alternativ med och utan sockel
- Robust och modernt system

Används i följande applikationer:

- Styrskåp för styrning av spillvattenpumpar
- Styrskåp för trafikreglering
- Mätarskåp
- Gatubelysningssystem
- Kabel- och TV-installationer
- Bredbandsinstallationer
- Industriella automationssystem
- Marknadsplatser och campingplatser
- Hamnar och kustnära miljöer

Ger längre livslängd och högre säkerhet i korrosionsfritt material. Är även dubbelisolerad. Kan anpassas till alla miljöer. Isolerat och hög isoleringsspänning. Uppfyller marknadens krav.

Robust design, täthetsklass IP 44 och IK 10 i slaghållfasthet. Låg vikt och mycket temperaturbeständig. Mycket god UV- och kemikaliebeständighet. Ett brett utbud av tillbehör tillgängligt.

Med Fibox som leverantör är leverans av standard- och specialkapslingar i säkra händer..

Du får erfarenhet och ett brett sortiment på köpet.

Egenskaper

Material	Glasfiberarmerad polyester
Täthetsklass (EN 60529)	IK 44
Slagstyrka (EN 62262)	IK 10 +35° C / IK 09 -25 °C
Temperaturområde Celsius (Kontinuerlig)	-35 ... +80° C
Elektrisk isolering	Dubbelisolerad
Standardfärg	RAL 7035 (ljusgrå)
Glödtrådtest (IEC 695-2-1)	960°
Inga giftiga ångor	Halogenfri (ISO 4615)
Brännbarhet	UL 94 HB
UV-resistent	JA , UL 746 C
Kemisk resistans	Extremt bra

I ENLIGHET MED STANDARDERNA

- EN/IEC 62208
- EN/IEC 61439-5
- RoHS directive 2011/65/EU
- Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG (upp till 1500 VDC)

Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska data utan föregående meddelande.



Typnummer	EAN NR.	DESIGNATION	Str. H x B x D (mm)
STC 1445-1125	6418074308191	Gatuskåp STC 1445-1125 utan sockel DIN 3 - 1125 IP 44	1125 x 1445 x 320
STP 1445	6418074308146	Sockel för STC 1445 KIT – form	900 x 1430 x 310
MPP 1445-1125	6418074308139	Monteringsplatta pertinax för STCP 1445-1125H	915 x 1340 x 5
MMPP 1445	6418074308092	Mellanplatta polyester mellan skåp och sockel	1416 x 285 x 3
MMPF 1445	6418074307989	Skummellanplatta mellan skåp och sockel	1416 x 285 x 25
STC 1115-1125	6418074308207	Gatuskåp STC 1445-1125 utan sockel DIN 3 - 1125 IP 44	1125 x 1115 x 320
STP 1115	6418074308153	Sockel för STC 1115 KIT - form	900 x 1110 x 310
MPP 1115-1125	6418074308276	Monteringsplatta pertinax för STCP 1115-1125 H	915 x 1000 x 5
MMPP 1115	6418074308108	Mellanplatta polyester mellan skåp och sockel	1086 x 285 x 3
MMPF 1115	6418074307996	Skummellanplatta mellan skåp och sockel	1086 x 285 x 25
STC 785-1125	6418074308214	Gatuskåp STC 1445-1125 utan sockel DIN 3 - 1125 IP 44	1125 x 785 x 320
STP 785	6418074308160	Sockel för STC 785 KIT - form	900 x 780 x 310
MPP 785-1125	6418074308283	Monteringsplatta pertinax för STCP 785-1125 H	915 x 680 x 5
MMPP 785	6418074308115	Mellanplatta polyester mellan skåp och sockel	757 x 285 x 3
MMPF 785	6418074308009	Skummellanplatta mellan skåp och sockel	757 x 285 x 25
STC 590-1125	6418074308221	Gatuskåp STC 1445-1125 utan sockel DIN 3 - 1125 IP 44	1125 x 590 x 320
STP 590	6418074308177	Sockel för STC 590 KIT -form	900 x 585 x 310
MPP 590-1125	6418074308290	Monteringsplatta pertinax för STCP 590-1125 H	915 x 485 x 5
MMPP 590	6418074308122	Mellanplatta polyester mellan skåp och sockel	562 x 285 x 3
MMPF 590	6418074308016	Skummellanplatta mellan skåp och sockel	562 x 285 x 25
STC 455-1125	6418074307958	Gatuskåp STC 1445-1125 utan sockel DIN 3 - 1125 IP 44	1125 x 455 x 320
STP 445	6418074308184	Sockel för STC 455 KIT - form	900 x 450 x 310
MPP 445-1125	6418074307934	Monteringsplatta pertinax för STCP 445-1125 H	915 x 350 x 5
MPF 445-1125	6418074307903	Monteringsplatta skum för STCP 445-1125 H	915 x 350 x 13
MMPP 445	6418074307927	Mellanplatta polyester mellan skåp och sockel	427 x 285 x 3
MMPF 445	6418074307910	Skummellanplatta mellan skåp och sockel	427 x 285 x 25
MPF-MSR-S-455	6418074307880	Mätinsats STC 455 med stiftanslutning	665 x 350 x 13
MPF-MSR-L-455	6418074307873	Mätinsats STC 455 med kabelanslutning	665 x 350 x 13
TI-M 8	6418074308351	Gängad bussning M8 för montageplatta	
VENT	6418074308368	Ventilationsset IP 44, bestående av två galler, dubbelisolerade	150 x 190
TC-T8	6418074070883	Trekantslås 8 mm LC-T8 droppformat för svänghandtag	
TN 8	6418074085535	Trekantnyckel 8 mm med FIBOX-logotyp	



FIBOX

Enclosing innovations

Fibox AB

Ekbacksvägen 28
16869 Bromma, Sweden
Tel: +46 8 792 2670
E-mail: orderse@fibox.com
www.fibox.com/sv