

FIBOX

Enclosing innovations



ARCA

ABSOLUTE BESCHERMING IN ALLE OMSTANDIGHEDEN

VAN DE HAND VAN UW TOEGEWIJDE PARTNER MET EEN JARENLANGE EXPERTISE




ROBUUST, LICHT EN VEELZIJDIG

ARCA T

ARCA T is een schakelkast van glasvezelversterkt polycarbonaat voor wand- of paalmontage die de stabiliteit van staal combineert met de voordelen van kunststof.

De behuizing is niet alleen IP66- en IK10-gecertificeerd, ze is ook weerbestendig en biedt zodoende een doeltreffende en absolute bescherming van uw elektronica, sensorsystemen en automatiseringsoplossingen, en dat zowel binnen als buiten. Dankzij de transparante deur hoeft u de behuizing niet telkens te openen: even door de deur kijken en u ziet of alles nog in orde is.

ARCA T is corrosiebestendig, duurzaam en modulair en bovendien makkelijk te monteren. ARCA T bespaart tijd en geld en is een echt lichtgewicht, en toch doet het precies wat het moet: uw installaties beschermen.

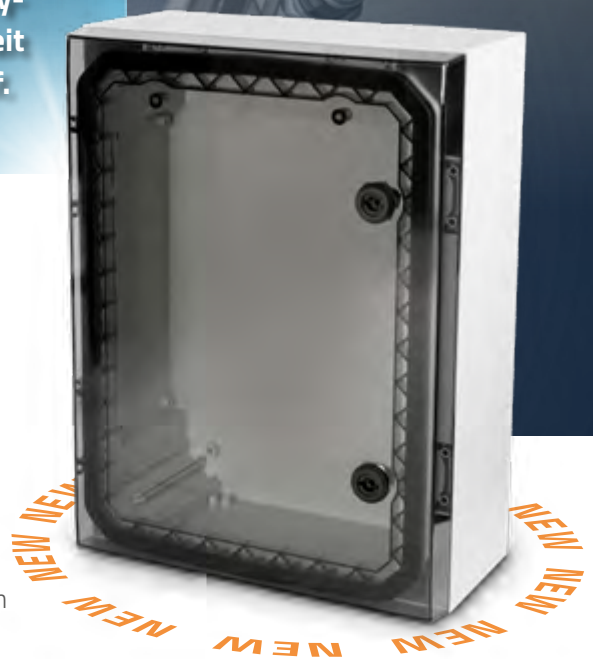

✓ **Robuust en duurzaam**

IK10-gecertificeerd: kan tegen een stootje, is hagelbestendig en mechanisch belastbaar zonder blijvende vervormingen. Uw apparatuur is dus optimaal beschermd.

✓ **Intelligente bescherming**

RF-transparant en daarom ideaal voor telemetrie, IoT en automatiseringssystemen. ARCA T beschermt uw elektronica tegen vandalisme en weersinvloeden.

✓ **Voor elk klimaat**

Stabiliseert uv-licht en is temperatuurbestendig (-40 °C tot +80 °C). Regen, stof en zonlicht hebben geen invloed op de behuizing.

✓ **Snelle inblik dankzij transparante deur**

Dankzij de transparante deur hebt u meteen zicht op uw elektronica, sensor- of besturingssystemen, zonder dat u de kast hoeft te openen. Dat bespaart u tijd, verhoogt de bedrijfsveiligheid en vermindert het aantal interventies in de installaties.

✓ **Snel en flexibel monteerbaar**

Licht, modulair en makkelijk hanteerbaar. Ongeacht of de behuizing aan de wand of een paal moet worden gemonteerd, binnen of buiten, in een paar minuten is de klus geklaard. ARCA T bespaart u dus heel wat tijd én geld.

ARCA bewijst: kunststof kan net zo stevig zijn als staal

Kan kunststof net zo sterk zijn als staal?

ARCA heeft de IK10-classificatie. Dat is dezelfde beschermklasse als behuizingen van roestvrij staal of plaatstaal. In tegenstelling tot staalsoorten die blijvend vervormd kunnen raken, is ARCA bijzonder goed belastbaar: schokken of slagen veroorzaken geen materiaalvervormingen en het materiaal beschermt ook tegen de indringing van water en stof.

Kunststof buiten? Kan dat wel?

Jazeker. Het polycarbonaat met toegevoegde uv-stabilisator is bijzonder duurzaam. ARCA werd tijdens een test blootgesteld aan wat overeenstemt met 30 jaar uv-licht. Daaruit bleek dat het materiaal niets van zijn mechanische weerstand had verloren.

Heb ik een afscherming nodig?

Omdat ARCA is vervaardigd uit polycarbonaat, is het RF-transparant. Zodoende is het perfect geschikt voor telemetrietoepassingen: de antennes, zenders en ontvangers kunnen op een veilige manier in de behuizing worden gemonteerd, zonder risico op mechanische schade of vandalisme. Is er toch een afscherming nodig (bijv. VSD-technologie, softstarters, enz.), dan is een stalen behuizingsoplossing een betere keuze.

A detailed cutaway illustration of the ARCA enclosure, showing its internal structure, mounting points, and a circular opening on the top surface. The enclosure is made of a light-colored, translucent material.

NIEUW

TECHNISCHE GEGEVENS
OVER ARCA T OP
PAGINA 5

Aanbevolen toepassingen

- weg-, spoorweg- en luchthaveninfrastructuur
- watervoorzienings- en afvalwaterinstallaties
- veiligheidssystemen en perimeterbeveiliging (automatische poorten, camerasystemen, elektrische veiligheidssystemen)
- landbouwtechniek
- veeleisende industriële omgevingen
- PV-installaties die de volledige energiebehoefte dekken
- telecommunicatie en netwerkautomatisering

De voordelen van polycarbonaat tegenover polyester

In intensief belaste buitensituaties en industriële omgevingen, waarbij installaties continu worden blootgesteld aan uv-licht, hitte en weersinvloeden, biedt de polycarbonaatbehuizing ARCA van Fibox de ideale oplossing: ze heeft een bijzonder lange levensduur, is zeer veilig en doet precies wat ze moet doen.

Terwijl polyester (GVK) nog altijd de beste keuze blijft voor grotere behuizingen of voor chemisch agressieve omgevingen, is polycarbonaat ideaal voor compacte, robuuste behuizingen waarin elektrische, elektronische en besturingssystemen kunnen worden ondergebracht.

Eigenschappen	Fibox Polycarbonaat (PC)	Polyester (GVK)
Uv- en weerbestendigheid	Met uv-stabilisator, al meer dan 20 jaar wordt dit materiaal gebruikt voor buitentoepassingen in vol zonlicht; NEMA 4X/IP66-67	Goede uv-weerstand, kan wel verbleken of licht mat worden
Temperatuurbestendigheid	Vormvast bij -40 °C tot +80 °C, vervormt niet bij thermische belastingen op daken en installaties	Kan piektemperaturen aan, maar is zwaarder en minder vormvast; -25 °C tot +70 °C
Slagvastheid	IK10, biedt weerstand tegen hagel, wind- en mechanische belasting	Stijf, maar broos, kan barsten bij plotse schokken (IK09)
Gewicht en montage	Licht, eenvoudig te monteren op masten, rails en racks; nettogewicht: 12,7 kg	Zwaarder, vereist zwaardere draagconstructies; nettogewicht: 13,15 – 16,78 kg
Elektrische attesten en veiligheids-certificaten	UL-, CSA- en NEMA-certificeringen, ideaal voor globale fotovoltaïsche toepassingen	Beperkte UL-certificering, zwaarder bevestigingsmateriaal vereist
Design en onderhoud	Oogt modern en, strak bestand tegen oppervlakteslijtage en loskomende vezels	Kan bij langdurige blootstelling aan uv-licht verbleken of oppervlakkig mat worden
Kosten en levensduur	Lagere kosten, makkelijk te hanteren en lange levensduur	Hogere aanschaf- en levenscycluskosten, in het bijzonder in fotovoltaïsche omgevingen
Omgang en aanpassing	Heel eenvoudig en snel te boren, van uitsparingen te voorzien en aan te passen: ideaal voor aanpassingen op locatie.	Moeilijker en langzamer te installeren, risico op blootliggende vezels of oppervlakteschade
CO₂-voetafdruk	Lagere broeikasgasuitstoot over de volledige levensduur; CO ₂ e/product: 24,6 kg	Meer broeikasgasuitstoot tijdens de productie en de levensduur; CO ₂ e/product: 48,4 kg
Recycling	100% recyclebaar, zelfs meermaals zonder kwaliteitsverlies	100% recyclebaar, zij het wel niet onbeperkt: kwaliteit verslechtert tijdens elke recyclagecyclus

POLYCARBONAAT: VEEL BETER EN BETROUWBAARDER

In situaties waar betrouwbaarheid, uv-weerstand en het lichtgewicht doorslaggevend zijn, is Fibox Polycarbonaat een aanzienlijk betere oplossing dan het klassieke polyester. Langere levensduur, lagere installatiekosten en een onovertroffen weerbestendigheid maken van de Fibox schakelkast een slimme en duurzame keuze voor intensief belaste industriële- en buitentoepassingen.

Fibox Polycarbonaat – engineered for performance.

Waarom polycarbonaat in veeleisende omgevingen het beste tot zijn recht komt

Goed bestand tegen outdooromstandigheden: Polycarbonaat met uv-stabilisator blijft zijn mechanische sterkte en slagvastheid behouden, zelfs bij langdurige blootstelling aan zonnestralen.

Lichtgewicht maar superefficiënt: Gemakkelijk te hanteren, vermindert de statische belasting en vergemakkelijkt de montage in de meest uiteenlopende toepassingen.

Veiligheid en compliance: Beantwoordt aan de hoogste vereisten voor behuizing, inclusief NEMA 4X/IP66 & 67 en andere relevante UL-verplichtingen.

Lagere onderhoudskosten: Bestand tegen corrosie, oppervlakteslijtage en verkleuring: een extra laklaag of speciale oppervlaktebehandelingen zijn niet nodig.

Duurzame keuze: 100 % recyclebaar en halogeenvrij - alles staat in het teken van een milieubewust design.

ARCA T – Wandschakelkast

PC-deur in rookkleurig transparant materiaal

Afmetingen	met montageplaat		zonder montageplaat	
	Artikelnr.	Bestelnr.	Artikelnr.	Bestelnr.
300x200x150	8121002	ARCA 302015 T	8121002N	ARCA 302015 T No MP
300x300x210	8121005	ARCA 303021 T	8121005N	ARCA 303021 T No MP
400x300x150	8121006	ARCA 403015 T	8121006N	ARCA 403015 T No MP
400x300x210	8121007	ARCA 403021 T	8121007N	ARCA 403021 T No MP
400x400x210	8121009	ARCA 404021 T	8121009N	ARCA 404021 T No MP
500x400x210	8121011	ARCA 504021 T	8121011N	ARCA 504021 T No MP
500x500x210	8121032	ARCA 505021 T	8121032N	ARCA 505021 T No MP
600x400x210	8121012	ARCA 604021 T	8121012N	ARCA 604021 T No MP
200x300x150	8121020	ARCA 203015 T	8121020N	ARCA 203015 T No MP
300x400x150	8121022	ARCA 304015 T	8121022N	ARCA 304015 T No MP
300x400x210	8121023	ARCA 304021 T	8121023N	ARCA 304021 T No MP
400x500x210	8121025	ARCA 405021 T	8121025N	ARCA 405021 T No MP
400x600x210	8121026	ARCA 406021 T	8121026N	ARCA 406021 T No MP

ARCA T – Wandschakelkast met zwenkhevel

PC-deur in rookkleurig transparant materiaal

Afmetingen	met montageplaat		zonder montageplaat	
	Artikelnr.	Bestelnr.	Artikelnr.	Bestelnr.
400x300x150	8121086	ARCA 403015 ST	8121086N	ARCA 403015 ST No MP
400x400x210	8121089	ARCA 404021 ST	8121089N	ARCA 404021 ST No MP
500x400x210	8121091	ARCA 504021 ST	8121091N	ARCA 504021 ST No MP
500x500x210	8121112	ARCA 505021 ST	8121112N	ARCA 505021 ST No MP
600x400x210	8121092	ARCA 604021 ST	8121092N	ARCA 604021 ST No MP
400x500x210	8121105	ARCA 405021 ST	8121105N	ARCA 405021 ST No MP
400x600x210	8121106	ARCA 406021 ST	8121106N	ARCA 406021 ST No MP

PREMIUM WANDSCHAKELKASTEN

ARCA

Afmetingen: 200 x 300 x 150 mm –
800 x 600 x 300 mm

PC: Standard IP 66; IK 10


S-versie IP 65; IK 10

W-versie IP 65; IK 08

T-versie IP 66; IK 09



Deze schakelkast is bijzonder degelijk en veilig in veeleisende omstandigheden. Bovendien is het model gemakkelijk te hanteren en snel monteerbaar. Het volledige ontwerp staat symbool voor onze innovatiekracht en onze marktgerichte productontwikkeling. ARCA is een corrosiebestendig en prijsvoordelig alternatief voor wandkasten van plaatstaal, als oplossing voor moeilijke en veeleisende omgevingen. ARCA combineert de positieve eigenschappen van plaatstaal met de voordelen van hoogwaardige, thermoplastische kunststoffen.

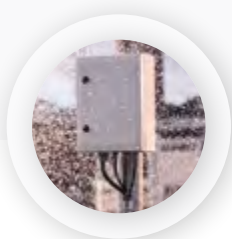

Corrosiebestendig



Gepatenteerde scharnier-constructie



Robuust hoekig ontwerp

Afmetingen en uitvoeringen

Standaard slot grijze deur

Afmetingen	met montageplaat		zonder montageplaat	
	Artikelnr.	Bestelnr.	Artikelnr.	Bestelnr.
200 x 300 x 150	8120020	ARCA 203015	8120020N	ARCA 203015 No MP*
300 x 200 x 150	8120002	ARCA 302015	8120002N	ARCA 302015 No MP*
300 x 300 x 210	8120005	ARCA 303021	8120005N	ARCA 303021 No MP*
300 x 400 x 150	8120022	ARCA 304015	8120022N	ARCA 304015 No MP*
300 x 400 x 210	8120023	ARCA 304021	8120023N	ARCA 304021 No MP*
400 x 300 x 150	8120006	ARCA 403015	8120006N	ARCA 403015 No MP*
400 x 300 x 210	8120007	ARCA 403021	8120007N	ARCA 403021 No MP*
400 x 400 x 210	8120009	ARCA 404021	8120009N	ARCA 404021 No MP*
400 x 500 x 210	8120025	ARCA 405021	8120025N	ARCA 405021 No MP*
400 x 600 x 210	8120026	ARCA 406021	8120026N	ARCA 406021 No MP*

Standaard slot

grijze deur

Afmetingen	met montageplaat		zonder montageplaat	
	Artikelnr.	Bestelnr.	Artikelnr.	Bestelnr.
500 x 400 x 210	8120011	ARCA 504021	8120011N	ARCA 504021 No MP*
500 x 500 x 210	8120032	ARCA 505021	8120032N	ARCA 505021 No MP*
500 x 700 x 300	8120031	ARCA 507030	8120031N	ARCA 507030 No MP*
600 x 400 x 210	8120012	ARCA 604021	8120012N	ARCA 604021 No MP*
600 x 800 x 300	8120029	ARCA 608030	8120029N	ARCA 608030 No MP*
700 x 500 x 300	8120017	ARCA 705030	8120017N	ARCA 705030 No MP*
800 x 600 x 300	8120019	ARCA 806030	8120019N	ARCA 806030 No MP*

Met zwenkhevel

grijze deur

Afmetingen	met montageplaat		zonder montageplaat	
	Artikelnr.	Bestelnr.	Artikelnr.	Bestelnr.
400 x 300 x 150	8120086	ARCA 403015S	8120086N	ARCA 403015S No MP*
400 x 300 x 210	8120087	ARCA 403021S	8120087N	ARCA 403021S No MP*
400 x 400 x 210	8120089	ARCA 404021S	8120089N	ARCA 404021S No MP*
400 x 500 x 210	8120105	ARCA 405021S	8120105N	ARCA 405021S No MP*
400 x 600 x 210	8120106	ARCA 406021S	8120106N	ARCA 406021S No MP*
500 x 400 x 210	8120091	ARCA 504021S	8120091N	ARCA 504021S No MP*
500 x 500 x 210	8120112	ARCA 505021S	8120112N	ARCA 505021S No MP*
500 x 700 x 300	8120111	ARCA 507030S	8120111N	ARCA 507030S No MP*
600 x 400 x 210	8120092	ARCA 604021S	8120092N	ARCA 604021S No MP*
600 x 800 x 300	8120109	ARCA 608030S	8120109N	ARCA 608030S No MP*
700 x 500 x 300	8120097	ARCA 705030S	8120097N	ARCA 705030S No MP*
800 x 600 x 300	8120099	ARCA 806030S	8120099N	ARCA 806030S No MP*

Standaard slot

PC-deur in rookkleurig transparant materiaal

Afmetingen	met montageplaat		zonder montageplaat	
	Artikelnr.	Bestelnr.	Artikelnr.	Bestelnr.
300x200x150	8121002	ARCA 302015 T	8121002N	ARCA 302015 T No MP
300x300x210	8121005	ARCA 303021 T	8121005N	ARCA 303021 T No MP
400x300x150	8121006	ARCA 403015 T	8121006N	ARCA 403015 T No MP
400x300x210	8121007	ARCA 403021 T	8121007N	ARCA 403021 T No MP
400x400x210	8121009	ARCA 404021 T	8121009N	ARCA 404021 T No MP
500x400x210	8121011	ARCA 504021 T	8121011N	ARCA 504021 T No MP
500x500x210	8121032	ARCA 505021 T	8121032N	ARCA 505021 T No MP
600x400x210	8121012	ARCA 604021 T	8121012N	ARCA 604021 T No MP
200x300x150	8121020	ARCA 203015 T	8121020N	ARCA 203015 T No MP
300x400x150	8121022	ARCA 304015 T	8121022N	ARCA 304015 T No MP

Standaard slot

PC-deur in rookkleurig transparant materiaal

Afmetingen	met montageplaat		zonder montageplaat	
	Artikelnr.	Bestelnr.	Artikelnr.	Bestelnr.
300x400x210	8121023	ARCA 304021 T	8121023N	ARCA 304021 T No MP
400x500x210	8121025	ARCA 405021 T	8121025N	ARCA 405021 T No MP
400x600x210	8121026	ARCA 406021 T	8121026N	ARCA 406021 T No MP

Met zwenkhevel

PC-deur in rookkleurig transparant materiaal

Afmetingen	met montageplaat		zonder montageplaat	
	Artikelnr.	Bestelnr.	Artikelnr.	Bestelnr.
400x300x150	8121086	ARCA 403015 ST	8121086N	ARCA 403015 ST No MP
400x300x210	8121087	ARCA 403021 ST	8121087N	ARCA 403021 ST No MP
400x400x210	8121089	ARCA 404021 ST	8121089N	ARCA 404021 ST No MP
500x400x210	8121091	ARCA 504021 ST	8121091N	ARCA 504021 ST No MP
500x500x210	8121112	ARCA 505021 ST	8121112N	ARCA 505021 ST No MP
600x400x210	8121092	ARCA 604021 ST	8121092N	ARCA 604021 ST No MP
400x500x210	8121105	ARCA 405021 ST	8121105N	ARCA 405021 ST No MP
400x600x210	8121106	ARCA 406021 ST	8121106N	ARCA 406021 ST No MP

No MP = zonder montageplaat

Bestaat uit:

Onderbak, deur met PUR-afdichting, montageplaat, montageschroeven, 3 mm-dubbelbaardslot met sleutel(s), deurgeleiding.

S-versies met tweepuntsluiting met hendel.

W-versies met transparant zichtvenster.

T-versies met transparante deur.



Premium wandchakelkasten voor veeleisende omgevingen.



Behuizing:

- 1 Onderbak
- 2 Deur, grijs of transparant met PUR-afdichting en sloten

Accessoires:


- 1 Bevestigingsmateriaal (4 st.) incl. schroeven van roestvrij staal of kunststof
- 2 Montageplaat, elektro-galvanisch verzinkt staal
- 3 DIN-rail frameset met frontplaat
- 4 Binnendeur
- 5 Paalbevestigingsmateriaal (set)



Accessoires ARCA



**Dubbelwandige hoekuitvoering
voor meer stabiliteit**

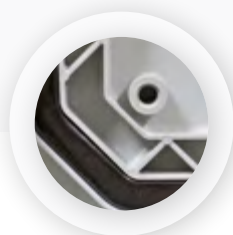

**Brede afdichting en ribben voor een
betere weerstand tegen indringing**



**Deurgeleiding voor een
veilige sluiting**

Afmetingen	Compatibel	Montageplaat, glad Verzinkt staal, 2 mm		Montageplaat, geperforeerd 26 x 11 mm, verzinkt staal, 2 mm		Montageplaat, meermaals geperforeerd ø 3,6 mm, verzinkt staal, 2 mm	
		Artikelnr.	Bestelnr.	Artikelnr.	Bestelnr.	Artikelnr.	Bestelnr.
150 x 250	ARCA 203015	8120731	MPS ARCA 3020	8120930	MPP ARCA 2030	8120920	MPMP ARCA 3020
250 x 150	ARCA 302015	8120731	MPS ARCA 3020	8120751	MPP ARCA 3020	8120920	MPMP ARCA 3020
250 x 250	ARCA 303021	8120732	MPS ARCA 3030	8120752	MPP ARCA 3030	8120921	MPMP ARCA 3030
250 x 350	ARCA 304015	8120733	MPS ARCA 4030	8120931	MPP ARCA 3040	8120922	MPMP ARCA 4030
250 x 350	ARCA 304021	8120733	MPS ARCA 4030	8120931	MPP ARCA 3040	8120922	MPMP ARCA 4030
350 x 250	ARCA 403015	8120733	MPS ARCA 4030	8120753	MPP ARCA 4030	8120922	MPMP ARCA 4030
350 x 250	ARCA 403021	8120733	MPS ARCA 4030	8120753	MPP ARCA 4030	8120922	MPMP ARCA 4030
350 x 350	ARCA 404021	8120734	MPS ARCA 4040	8120754	MPP ARCA 4040	8120923	MPMP ARCA 4040
350 x 450	ARCA 405021	8120735	MPS ARCA 5040	8120932	MPP ARCA 4050	8120924	MPMP ARCA 5040
350 x 550	ARCA 406021	8120736	MPS ARCA 6040	8120933	MPP ARCA 4060	8120925	MPMP ARCA 6040
450 x 350	ARCA 504021	8120735	MPS ARCA 5040	8120755	MPP ARCA 5040	8120924	MPMP ARCA 5040
450 x 450	ARCA 505021	8120730	MPS ARCA 5050	8120750	MPP ARCA 5050	8120929	MPMP ARCA 5050
430 x 630	ARCA 507030	8120738	MPS ARCA 7050	8120934	MPP ARCA 5070	8120927	MPMP ARCA 7050
550 x 350	ARCA 604021	8120736	MPS ARCA 6040	8120756	MPP ARCA 6040	8120925	MPMP ARCA 6040
530 x 730	ARCA 608030	8120739	MPS ARCA 8060	8120935	MPP ARCA 6080	8120928	MPMP ARCA 8060
630 x 430	ARCA 705030	8120738	MPS ARCA 7050	8120758	MPP ARCA 7050	8120927	MPMP ARCA 7050
730 x 530	ARCA 806030	8120739	MPS ARCA 8060	8120759	MPP ARCA 8060	8120928	MPMP ARCA 8060

Montageplaten van isolerend materiaal, hard vezelpapier op aanvraag

DIN-rail frameset bevestigingsrails			Binnendeurset		Paalbevestigingsset Mast ø 100 – 300 mm		Compatibel
Artikelnr.	Bestelnr.	Beschrijving	Artikelnr.	Bestelnr.	Artikelnr.	Bestelnr.	
8120791	DRS ARCA 203015	1 rij, 11 modulen	8120910	IDS ARCA 2030	8120841	PMK ARCA 30	ARCA 203015
8120760	DRS ARCA 302015	1 rij, 5 modulen	8120711	IDS ARCA 3020	8120840	PMK ARCA 20	ARCA 302015
8120763	DRS ARCA 303021	2 rijen, 11 modulen	8120712	IDS ARCA 3030	8120841	PMK ARCA 30	ARCA 303021
8120793	DRS ARCA 304015	1 rij, 16 modulen	8120911	IDS ARCA 3040	8120842	PMK ARCA 40	ARCA 304015
8120794	DRS ARCA 304021	1 rij, 16 modulen	8120911	IDS ARCA 3040	8120842	PMK ARCA 40	ARCA 304021
8120764	DRS ARCA 403015	2 rijen, 11 modulen	8120713	IDS ARCA 4030	8120841	PMK ARCA 30	ARCA 403015
8120765	DRS ARCA 403021	2 rijen, 11 modulen	8120713	IDS ARCA 4030	8120841	PMK ARCA 30	ARCA 403021
8120767	DRS ARCA 404021	2 rijen, 17 modulen	8120714	IDS ARCA 4040	8120842	PMK ARCA 40	ARCA 404021

DIN-rail frameset bevestigingsrails			Binnendeurset		Paalbevestigingsset Mast ø 100 – 300 mm		
Artikelnr.	Bestelnr.	Beschrijving	Artikelnr.	Bestelnr.	Artikelnr.	Bestelnr.	Compatibel
8120796	DRS ARCA 405021	2 rijen, 22 modulen	8120912	IDS ARCA 4050	8120843	PMK ARCA 50	ARCA 405021
8120797	DRS ARCA 406021	2 rijen, 27 modulen	8120913	IDS ARCA 4060	8120844	PMK ARCA 60	ARCA 406021
8120769	DRS ARCA 504021	3 rijen, 16 modulen	8120715	IDS ARCA 5040	8120842	PMK ARCA 40	ARCA 504021
8120778	DRS ARCA 505021	3 rijen, 22 modulen	8120710	IDS ARCA 5050	8120843	PMK ARCA 50	ARCA 505021
8120790	DRS ARCA 507030	3 rijen, 32 modulen	8120914	IDS ARCA 5070	8120845	PMK ARCA 70	ARCA 507030
8120770	DRS ARCA 604021	3 rijen, 16 modulen	8120716	IDS ARCA 6040	8120842	PMK ARCA 40	ARCA 604021
8120800	DRS ARCA 608030	3 rijen, 37 modulen	8120915	IDS ARCA 6080	8120846	PMK ARCA 80	ARCA 608030
8120775	DRS ARCA 705030	4 rijen, 21 modulen	8120718	IDS ARCA 7050	8120843	PMK ARCA 50	ARCA 705030
8120777	DRS ARCA 806030	4 rijen, 26 modulen	8120719	IDS ARCA 8060	8120844	PMK ARCA 60	ARCA 806030



Binnenwerken voor sloten					
Artikelnr.	Bestelnr.	Beschrijving	Artikelnr.	Bestelnr.	Beschrijving
8120860	LIS ARCA DB3	Binnenwerk, dubbelbaardslot, 3 mm, voor ARCA 2030 tot 6040	8120865	LIS ARCA 1242E Knevelsluiting	Cilinderslot 1242E voor ARCA 2030 tot 6040
8120980	LIS ARCA DB3 MID	Binnenwerk, dubbelbaardslot, 3 mm, voor ARCA 5070 tot 8060	8120985	LIS ARCA 1242E Knevelsluiting MID	Cilinderslot 1242E voor ARCA 5070 tot 8060
8120861	LIS ARCA S7	Binnenwerk, vierkant, 7 mm voor ARCA 2030 tot 6040	8120866	LIS ARCA V2432E Knevelsluiting	Cilinderslot V2432E voor ARCA 2030 tot 6040
8120981	LIS ARCA S7 MID	Binnenwerk, vierkant, 7 mm voor ARCA 5070 tot 8060	8120986	LIS ARCA V2432E Knevelsluiting MID	Cilinderslot V2432E voor ARCA 5070 tot 8060
8120862	LIS ARCA S8	Binnenwerk, vierkant, 8 mm voor ARCA 2030 tot 6040	8120867	LIS ARCA 455E Knevelsluiting	Cilinderslot 455E voor ARCA 2030 tot 6040
8120982	LIS ARCA S8 MID	Binnenwerk, vierkant, 8 mm voor ARCA 5070 tot 8060	8120987	LIS ARCA 455E Knevelsluiting MID	Cilinderslot 455E voor ARCA 5070 tot 8060
8120863	LIS ARCA T8	Binnenwerk, driekant, 8 mm voor ARCA 2030 tot 6040	8120868	LIS ARCA 405E Knevelsluiting	Cilinderslot 405E voor ARCA 2030 tot 6040
8120983	LIS ARCA T8 MID	Binnenwerk, driekant, 8 mm voor ARCA 5070 tot 8060	8120988	LIS ARCA 405E MID Knevelsluiting	Cilinderslot 405E voor ARCA 5070 tot 8060
8120850	LIS ARCA Griff für Vorhangschloss	Hangslotgreep voor ARCA 2030 tot 6040			

Stof- en regendak, rvs

Artikelnr.	Bestelnr.	Afmetingen	Artikelnr.	Bestelnr.	Afmetingen
8120940	RCS ARCA 2030	20 x 300 x 30	8120954	RCS ARCA 5050	20 x 500 x 30
8120941	RCS ARCA 3020	20 x 200 x 30	8120947	RCS ARCA 5070	20 x 700 x 50
8120942	RCS ARCA 3040	20 x 400 x 30	8120948	RCS ARCA 6040	20 x 400 x 30
8120943	RCS ARCA 4030	20 x 300 x 30	8120949	RCS ARCA 6080	20 x 800 x 50
8120944	RCS ARCA 4050	20 x 500 x 30	8120951	RCS ARCA 7050	20 x 500 x 50
8120945	RCS ARCA 4060	20 x 600 x 30	8120950	RCS ARCA 8060	20 x 600 x 50
8120946	RCS ARCA 5040	20 x 400 x 30			

Stof- en regenbeschermingsstrip, kunststof, zelfklevend

Artikelnr.	Bestelnr.	Beschrijving	Afmetingen
8120970	RCSQ ARCA 20	Stof- en regenbeschermingsstrip, lengte: 200 mm	50 x 200 x 7
8120971	RCSQ ARCA 30	Stof- en regenbeschermingsstrip, lengte: 300 mm	50 x 300 x 7
8120972	RCSQ ARCA 40	Stof- en regenbeschermingsstrip, lengte: 400 mm	50 x 400 x 7
8120973	RCSQ ARCA 50	Stof- en regenbeschermingsstrip, lengte: 500 mm	50 x 500 x 7
8120974	RCSQ ARCA 60	Stof- en regenbeschermingsstrip, lengte: 600 mm	50 x 600 x 7
8120975	RCSQ ARCA 70	Stof- en regenbeschermingsstrip, lengte: 700 mm	50 x 700 x 7
8120976	RCSQ ARCA 80	Stof- en regenbeschermingsstrip, lengte: 800 mm	50 x 800 x 7

Set Wandmontagebeugels

Artikelnr.	Bestelnr.	Beschrijving	Artikelnr.	Bestelnr.	Beschrijving
8120830	WMK ARCA 10 SMALL	Rvs-wandmontagebeugels, wandafstand 10 mm	8120832	WMKQ10S	Kunststof wandmontagebeugels, wandafstand 10 mm
8120831	WMK ARCA 40 SMALL	Rvs-wandmontagebeugels, wandafstand 40 mm	8120833	WMKQ50S	Kunststof wandmontagebeugels, wandafstand 50 mm
8120904	WMK ARCA 10 MID	Rvs-wandmontagebeugels voor 5070-8060, wandafstand 10 mm	8120834	WMKQ10M	Kunststof wandmontagebeugels voor 5070-8060, wandafstand 10 mm
8120905	WMK ARCA 40 MID	Rvs-wandmontagebeugels voor 5070-8060, wandafstand 40 mm	8120835	WMKQ50M	Kunststof wandmontagebeugels voor 5070-8060, wandafstand 50 mm

Halve cilinder voor zwenkhevel

Artikelnr.	Bestelnr.	Beschrijving	Artikelnr.	Bestelnr.	Beschrijving
8120870	CLI ARCA DB3	Halve cilinder, dubbelbaardslot, 3 mm	8120875	CLI ARCA 1242E	Halve cilinder, sleutelnummer 1242E
8120871	CLI ARCA S7	Halve cilinder, vierkant, 7 mm	8120876	CLI ARCA V2432E	Halve cilinder, sleutelnummer V2432E
8120872	CLI ARCA S8	Halve cilinder, vierkant, 8 mm	8120877	CLI ARCA 455E	Halve cilinder, sleutelnummer 455E
8120873	CLI ARCA T8	Halve cilinder, driekant, 8 mm	8120878	CLI ARCA 405E	Halve cilinder, sleutelnummer 405E

Hoekprofielsets

Artikelnr.	Bestelnr.	Beschrijving
8120810	CBS ARCA 15	Hoekprofielsets voor bouwdiepte 150
8120811	CBS ARCA21	Hoekprofielsets voor bouwdiepte 210
8120812	CBS ARCA 30	Hoekprofielsets voor bouwdiepte 300

Scharniersets

Artikelnr.	Bestelnr.	Beschrijving
8120891	FHS S ARCA	Scharnierset, klein, voor 200 x 300 – 600 x 400
8120892	FHS M ARCA	Scharnierset, medium, voor 500 x 700 – 800 x 600

Kastkoppeling

8120820	CFS ARCA	Koppelingsslens voor het verbinden van schakelkasten
---------	----------	--

FIBOX

Enclosing innovations

✈ infonl@fibox.com

✈ infofe@fibox.com

WWW.FIBOX.COM/NL

Hoofdkantoor

Fibox Oy Ab

info@fibox.fi

Tel.: +358 207 785 700

Verkoop Duitsland

Fibox GmbH

infode@fibox.com

Tel.: +49 5731 86946 0

Andere verkooppunten

Benelux

infonl@fibox.com

infofe@fibox.com

Tel.: +31 65 1183751

Oostenrijk

infoat@fibox.com

Tel.: +43 676 5734840

Zwitserland

infoch@fibox.com

Tel.: +41 55 617 2080